


品番：EA940AT-502

品名：1.6mmx 20m IV電線(単線/白)

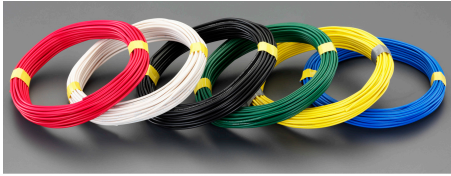

赤-501 緑-504
白-502 黄-505
黒-503 青-506

販売価格	4,610円(税抜) / 5,071円(税込)		
カタログ価格	4,610円(税抜) / 5,071円(税込)		
在庫数	最新在庫: 49 (2026/07/01 03:46現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



赤-501 緑-504
白-502 黄-505
黒-503 青-506



仕様

材質	素線:銅、 被覆:ビニール	定格	27A 600V
定格温度	60℃	導体径	1.6mm
絶縁体厚さ	0.8mm	仕上がり外径	約3.2mm
最大導体抵抗(20℃)	8.92Ω/km	色	白
長さ	20m		

IV電線は、600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。

1心

単線

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.