


品番：EA940AX-1

品名：0.75m²x10m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

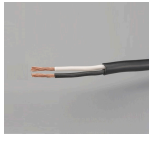

販売価格	6,000円(税抜) / 6,600円(税込)		
カタログ価格	6,000円(税抜) / 6,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 01:40現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1137ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(2芯) (Cable 10m)	0.75m ²	10m

電線の太さ×心数	電線許容電流(A) VCT/2CT(2PNC1)
2.0mm ² -20	22(28)
φ < 3.0	19(24)
φ < 4.0	17(22)
3.5mm ² -20	32(41)
φ < 3.0	28(36)
φ < 4.0	25(32)
5.5mm ² -20	41(53)
φ < 3.0	36(46)
φ < 4.0	33(42)
8.0mm ² -20	51(65)
φ < 3.0	46(59)
φ < 4.0	39(50)
14.0mm ² -20	71(91)
φ < 3.0	62(80)
φ < 4.0	55(71)

仕様

メーカー	富士電線	用途	工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路用
定格容量	15A 600V (0.75m ² x2心)	長さ	10m
導体構成	0.18mm/30本	導体外径	1.1mm
絶縁体厚さ	0.8mm	シース厚さ	1.7mm
仕上外径	9.0mm	絶縁体色	白/黒
シース色	黒	導体抵抗	26.6Ω/km
曲げ半径	36mm以上	使用最高温度	75℃
使用最低温度	固定:-40℃ 移動:-25℃	材質	絶縁体:エチレンプロロピレンゴム シース:クロロprenゴム

2種EPゴム絶縁体クロロprenゴムキャブタイヤケーブル(2PNC1)

絶縁体にEPゴムを使用しているため、電気特性、耐熱性に優れており、シースはクロロprenのため対候性、耐油性にも優れています

認証区分

- ・JIS C3327
- ・電気用品安全法 JET1342-11012-1011

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.