


品番：EA940BA-48

品名：AC125V/15A プラグ 変換アダプタ(温度ヒューズ 内蔵)

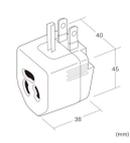

販売価格	1,400円(税抜) / 1,540円(税込)		
カタログ価格	1,400円(税抜) / 1,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/08/01 01:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



差し込まれたプラグの異常を感知し、安全に機器の電源を遮断

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-AD15W
定格容量	15A・125V(1500Wまで)	PSE適合規格	あり
差し込み口形状	3P	プラグ形状	3P
プラグ仕様	L型	絶縁キャップ	あり
差込口タイプ	抜け止めタイプ	差込口数	1個口
サイズ	W40×D45×H36mm	重量	65g
使用環境温度	60℃以下 ※60℃以上の環境で使用すると定格容量(1500W)以下でも温度ヒューズが作動する場合があります。	温度ヒューズ	動作精度108℃
対応地域	日本国内専用。日本以外ではご使用いただけません。	意匠登録	済み

温度ヒューズを内蔵しており高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し事故を未然に防ぐことができます。

3Pプラグ仕様コンパクトサイズのアダプタです。

差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。

ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差し込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。

プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。

※温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。

※1500W以下でご使用ください。

※水のかかるところでは、使用しないでください。水、洗剤、殺虫剤などに浸かった場合は新しいものと交換してください。

※トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。

※濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。

※差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。

※電源は必ずコンセントからお取りください。

※ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.