


品番：EA940C-31

品名：E 12口金 ミニレセップ(磁器製)

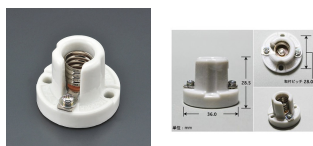

|         |                                |      |   |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 810円(税抜) / 891円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 810円(税抜) / 891円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 103 (2026/04/09 10:40現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                              | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1166ページ                        |      |   |



#### 仕様

|                           |                     |      |               |
|---------------------------|---------------------|------|---------------|
| 用途                        | E12口金のランプレセプタクルソケット | 定格容量 | 1A・250VH      |
| 口金                        | E12                 | サイズ  | φ36×28.5(H)mm |
| 取付ピッチ                     | 28mm                |      |               |
| 露出型                       |                     |      |               |
| 磁器製                       |                     |      |               |
| 配線が表部に位置するので、器具内のご利用が多いです |                     |      |               |

#### 代替品

|  |  |
|--|--|
|  | <b>品番</b> EA940C-56<br><b>コメント</b> 仕様をご確認ください。 |
|--|--|

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.