


品番 : EA940CB-3

品名 : AC300V/15A リモートスイッチ

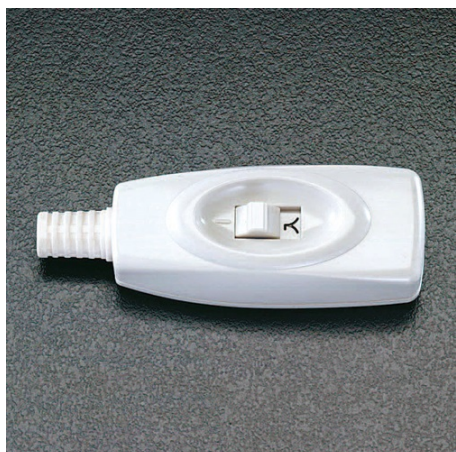

販売価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
カタログ価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
在庫数	最新在庫: 28 (2026/04/14 01:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1166ページ		



#### 仕様

メーカー	明工社	型番	MR3436
定格容量	15A 300V	適用電線	ビニル平形コード(VFF):1.25m <sup>2</sup> ・2.0m <sup>2</sup> (2心) 保護被覆付ビニル平形コード:1.8m <sup>2</sup> (2心)
サイズ	96×35×22(H)mm		
15A リモートスイッチ			
RoHS10物質対応			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.