


品番 : EA940CE-117

品名 : 125V/15A 埋込コンセント(2口/ハ° イロットランプ° 付

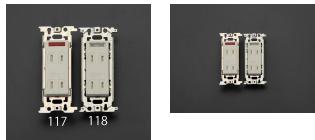

販売価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
カタログ価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 20:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	WN13524
定格容量	15A 125V	差込み口	2個
サイズ(コンセント部)	48×68.7×22.8(D)mm	適合負荷容量	60~1500W
ランプ色	赤色		
フルカラー3個用プレート適合			
パイロットランプ付			
連結式ねじなし端子構造			
適用電線	φ1.6、φ2mm Cu単線専用		

代替品

	品番 EA940CE-111 コメント ハ° イロットランプ° なし
--	---------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

