

品番 : EA940CG-142A


品名 : 125V/15A 仮設用コンセント(2口・接地付)



販売価格	895円(税抜) / 985円(税込)		
カタログ価格	895円(税抜) / 985円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2025/07/07 10:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1207ページ		



仕様			
項目	仕様	単位	備考
型番	EA940CG-142A		
メーカー	パナソニック		
定格容量	15A 125V		
適用電線	VVFφ1.6mm、φ2mm銅単線専用		
重量	6.43kg		
サイズ	40×23.5×120(H)mm		
接地	接地2P×2個		
端子	速結式ねじなし端子式		

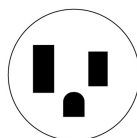

仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	WK1512SWK
定格容量	15A 125V	極数	接地2P×2個
適用電線	VVFφ1.6mm、φ2mm銅単線専用	サイズ	40×23.5×120(H)mm
重量	6.43kg		
仮設用			
速結式ねじなし端子式			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.