


品番 : EA940CL-17

品名 : 250V/20A [接地付]埋込コンセント(3P)



販売価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
カタログ価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/03/28 09:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1161ページ		

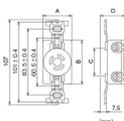

仕様

メーカー	明工社	型番	MH2876
定格容量	20A 250V	適用電線	単線: $\phi 2.0\text{mm}$ 、 $\phi 2.6\text{mm}$ より線: 3.5mm^2 ・ 5.5mm^2
端子ねじサイズ	M4	サイズ	42.5×107×31(D)mm
接地3P 引掛埋込コンセント			
3M端子			
RoHS10物質対応			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.