


品番 : EA940CW-13

品名 : 100x75x179mm 屋内ジョイントボックス

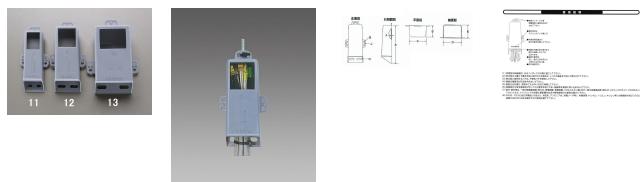

販売価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
カタログ価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2025/12/19 01:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1194ページ		



カタログ訂正

24/11/29 ●サイズ ……(誤)93×70×180(H)mm (正)100×75×179(H)mm (No.55、No.56 1115)

仕様

メーカー	カワグチ	型番	ナイスハットMタイプ (窓付き・大)
サイズ	100×75×179(H)mm	耐熱温度	100°C
カラー	グレー	材質	本体:難燃性ポリプロピレン 窓部:透明ナイロン

結線部分を無理やりボックスに押し込む必要がなく、安全性が向上します。

取付作業が簡単です。

360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取付できます。

環境にやさしく、自己消化性もあります。

表に回路等が表示できます。

多数の結線が収納できます。

鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

