


品番：EA940D-38A

品名：1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(特大型・赤)

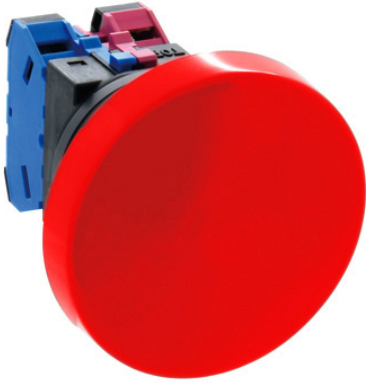


販売価格	3,040円(税抜) / 3,344円(税込)		
カタログ価格	3,040円(税抜) / 3,344円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/07 10:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



押しボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。



 (接点の接続)
種類 種類 種類 (注) 最大定格電圧/定格電流
種類 種類 種類 (注) 最大定格電圧/定格電流
種類 種類 種類 (注) 最大定格電圧/定格電流
種類 種類 種類 (注) 最大定格電圧/定格電流



仕様

メーカー	IDEC	型番	ABN411R
ボタン径	65mm	色	赤
定格容量	600V/10A	接点構成	1a1b
保護構造	IP65	端子ねじサイズ	M3.5
動作方式	モメンタリ形	動作方式(オルタネイトとモメンタリについて)	押しボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。
パネルカットφ30mm用			
RoHS適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.