


品番：EA940DB-56

品名：φ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(緑)



販売価格	1,210円(税抜) / 1,331円(税込)		
カタログ価格	1,210円(税抜) / 1,331円(税込)		
在庫数	最新在庫: 63 (2026/05/04 09:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1199ページ		

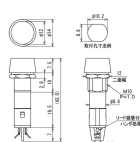

#### 仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	BN-5701-1-G
定格	AC100~125V	絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
耐電圧	AC1500V(1分間)	点灯寿命	連続点灯約20000時間 (放電電流約1.1mA時)
本体材質	ポリカーボネート	パネル取付方式	ナット締め付け
パネルカット	φ10.2×8.8mm	端子金具	はんだ付け用端子
取付板厚	5mm(MAX)	ナット締付強度	0.7N・m
ナット二面幅	12mm	レンズ径	φ14mm
色	緑		

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.