


品番：EA940DB-66R

品名：φ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,060円(税抜) / 1,166円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,060円(税抜) / 1,166円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 61 (2026/07/05 08:21現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1199ページ                       |      |   |

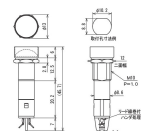

#### 仕様

|        |               |         |                              |
|--------|---------------|---------|------------------------------|
| メーカー   | サトーパーツ        | 型番      | BN-5668-1-R                  |
| 定格     | AC100V~125V   | 絶縁抵抗    | DC500V、100MΩ以上               |
| 耐電圧    | AC1500V (1分間) | 点灯寿命    | 連続点灯20000時間<br>(放電電流約1.1mA時) |
| 本体材質   | ポリカーボネート      | パネル取付方式 | ナット締め付け                      |
| パネルカット | φ10.2×8.8mm   | 端子金具    | ハンダ付け用端子                     |
| 取付板厚   | 8mm(MAX)      | ナット締付強度 | 0.7N・m                       |
| ナット二面幅 | 12mm          | レンズ径    | φ12mm                        |
| 色      | 赤             |         |                              |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.