


品番 : EA940DB-68G

品名 : ϕ 9.5mm 表示灯ネオンブラケット(緑)

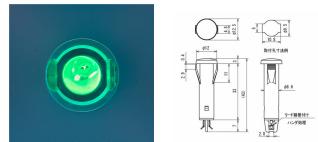

販売価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
カタログ価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
在庫数	最新在庫: 26 (2025/12/17 13:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1245ページ		



仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	BN-60-1-G
定格	AC100V~125V	絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
耐電圧	AC1500V(1分間)	点灯寿命	連続点灯20000時間 (放電電流約1.1mA時)
本体材質	ポリカーボネート	パネル取付方式	ワンタッチ装着
パネルカット	ϕ 9.5×10.8mm	端子金具	ハンダ付け用端子
取付板厚	0.8~2.0mm	レンズ径	ϕ 12.5mm
色	緑		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.