



品番：EA940DB-89RA

品名：φ 5.1mm 表示灯LEDブラケット(赤)

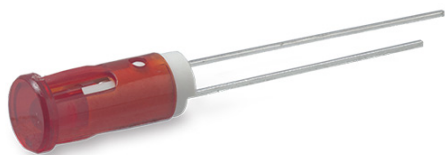

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 340円(税抜) / 374円(税込) | | |
| カタログ価格 | 340円(税抜) / 374円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 34 (2026/07/01 05:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1199ページ | | |

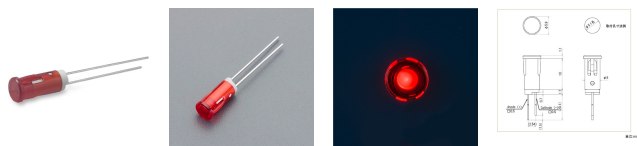

仕様

| | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | DB-15-F-R |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 | 耐電圧 | AC500V (1分間) |
| 本体材質 | ポリカーボネート | 端子金具 | LEDリード線 (□0.5) |
| パネル取付方式 | ワンタッチ装着 | パネルカット | φ 5.1mm |
| 取付板厚 | 1.6mmまで | レンズ径 | φ 5.9mm |
| 色 | 赤 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.