


品番 : EA940DD-53

品名 : AC100V/30mm用 盤用音調ブザー



販売価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/31 01:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1200ページ		

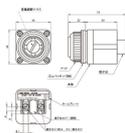

#### 仕様

定格電圧	AC100/110V	サイズ	44×44×73(H)mm
使用電圧範囲	90~120V	定格電流	0.02A
最低動作電圧	80V	使用温度範囲	-10~+40℃
保存温度	-20~+50℃	使用周囲湿度	45~85%
音量	80dB	寿命	80時間
絶縁抵抗	100MΩ以上	重量	115g

パネルカットφ30mm用

音量調整ツマミ付き

盤が厚い場合でもゴムパッキンは必ずご使用ください。

※音量は最大85dB/m(A)から、約-15dB/m(A)の範囲で可変できます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.