


品番：EA940DE-15

品名：AC/DC12V (20.5mm) LEDランプ(ﾌﾞﾙｰ)



販売価格	545円(税抜)／ 600円(税込)		
カタログ価格	545円(税抜)／600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 43 (2026/02/28 11:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1199ページ		

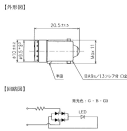

仕様

ベース形状	BA9S(スワンベース)	カラー	ブルー
発光波長	468nm	光度	40mcd
消費電流	15mA	内部回路	1S
動作温度	−20〜60℃	使用電圧	12V AC/DC
入力電圧	12.6VAc(絶対最大定格)	全長	20.5mm
照光押ボタンスイッチ、表示灯用			
高輝度LEDランプを搭載した口金BA9Sタイプの交換型LEDランプです。			
入力電圧AC/DC併用に対応しています。			
無極性タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.