

品番：EA940DF-113

品名：6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホスト用)




111

112

113

販売価格	25,400円(税抜)／27,940円(税込)		
カタログ価格	25,400円(税抜)／27,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/24 01:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1198ページ		

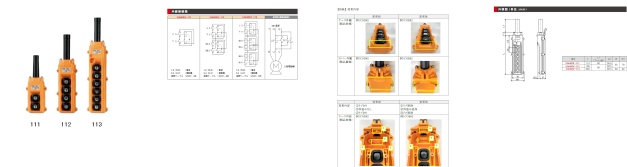

仕様

メーカー	パトライト(春日電機)	型番	COB283
使用電圧	3φ200/200V 3φ400/440V	定格絶縁電圧	AC 500V
定格通電電流	15A	絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vメガー)
耐電圧	AC2500V 1分間	ボタン数	6点(3組)
最大適用電動機容量	2.2kW×3	適合ケーブル径	φ16.3～φ19.5mm (キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0㎡×8芯)
付属文字板	上、下、東、西、南、北	接点構成	2a-2a-2a-2a-2a-2a
接続端子	M4ねじ(圧着端子式)	耐振動	誤動作:10～55Hz 複振幅1.5mm
耐衝撃	耐久:500m/s2 誤動作:100m/s2	周囲温度	-15℃～+40℃
相対湿度	45～85%RH	サイズ	82×369.5×49.5mm
重量	530g	材質	ケース: 高衝撃性ABS樹脂 ケース締め付けねじ: ステンレス ケーブルブッシュ: 合成ゴム
保護構造	IP65 (防雨形) ※適合ケーブルブッシュ使用時。		

	NEMA:4X準拠	
ホイス用押ボタン開閉器(電動機直接操作用)		
ユニット固定式(ボタンパッキン露出構造)		
あらかじめ仕様が決まっている組立完成品です。		
機械的インターロック付		
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。		
JIS C 8201-3適合品 JIS C 0920適合品 PSE適合品 RoHS10対応品		
※「電動機直接操作用」は、電磁開閉器などを介せずに電源から電気を直接、電動機に供給して操作する押ボタン開閉器のことです。		
※適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けてください。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.