


品番：EA940DF-14

品名：φ22mm/1点用 コントロールボックス(防滴)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,520円(税抜) / 8,272円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,520円(税抜) / 8,272円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/10 03:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1198ページ | | |

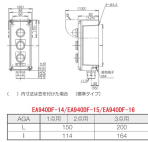

仕様

| | | | |
|---|-----------------------------|---------|---|
| メーカー | IDEC | 型番 | AGAW211Y |
| サイズ | 86x82x150(H)mm | 取付穴ピッチ | 114mm |
| 取付穴仕様 | 1点穴 | ボックスの種類 | 壁掛け型 |
| 定格絶縁電圧 | 600V | 絶縁抵抗 | 5MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC2500V. 1分間 (充電部と非充電部) | 標準使用状態 | 使用周囲温度: -25~50℃ (但し、氷結しない事) 相対湿度: 45~85% (但し、結露しない事) |
| 配線引き込み口 | エントランスハブボディ付 G3/4 (呼び22) | 材質 | アルミダイカスト |
| 保護構造 | IP65 | 重量 | 約0.6kg |
| φ22mmユニット取付穴 | | | |
| 防滴型 | | | |
| ※EA940D-91~-112, EA940DB-91~-119と組み合わせ可能です。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

