


品番：EA940DF-15

品名：φ22mm/2点用 コントロールボックス(防滴)



販売価格	7,520円(税抜) / 8,272円(税込)		
カタログ価格	7,520円(税抜) / 8,272円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 03:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1198ページ		

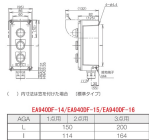

#### 仕様

メーカー	IDEC	型番	AGAW212Y
サイズ	86x82x150(H)mm	取付穴ピッチ	114mm
取付穴仕様	2点穴	ボックスの種類	壁掛け型
定格絶縁電圧	600V	絶縁抵抗	5MΩ以上
耐電圧	AC2500V. 1分間 (充電部と非充電部)	標準使用状態	使用周囲温度: -25~50℃ (但し、氷結しない事) 相対湿度: 45~85% (但し、結露しない事)
配線引き込み口	エントランスハブボディ付 G3/4 (呼び22)	材質	アルミダイカスト
保護構造	IP65	重量	約0.6kg
φ22mmユニット取付穴			
防滴型			
EA940D-91~-112&EA940DB-91~-119と組み合わせ可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

