


品番：EA940DF-4

品名：φ22mm/1点用 コントロールボックス

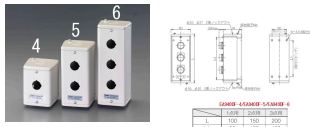

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,640円(税抜) / 1,804円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,640円(税抜) / 1,804円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/14 02:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1198ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|----------------------------|---------|--|
| メーカー | IDEC | 型番 | KGNW111Y |
| サイズ | 80x76x100(H)mm | 取付穴ピッチ | 50mm |
| 取付穴仕様 | 1点穴 | ボックスの種類 | 壁掛け型 |
| 定格絶縁電圧 | 600V | 絶縁抵抗 | 5MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC2500V. 1分間 (充電部と非充電部) | 配線引き込み口 | (2重ノックアウト加工) ボックス上面 φ22・φ27 ボックス下面 φ16・φ20 |
| 材質 | 鋼板 | 保護構造 | IP40 |
| 重量 | 約0.4kg | | |

φ22ユニット取付穴

ボックスの上面と底面に2重のノックアウトを設けています。

引込線外傷防止用のゴムブッシング付き

EA940D-91～-112、EA940DB-91～-119と組み合わせ可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

