
 
 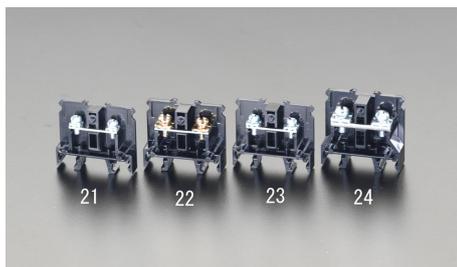


品番：EA940DG-23

品名：16A 端子台(2個)



販売価格	155円(税抜) / 171円(税込)		
カタログ価格	155円(税抜) / 171円(税込)		
在庫数	最新在庫: 55 (2026/04/13 00:50現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1187ページ		



仕様

メーカー	IDEC	型番	BN15MW
定格絶縁電圧	600V	サイズ	38×32.5mm
適合電線	1.25(2mm ² Max)	通電電流	16A
端子ねじ	M3	適合圧着端子	1.25-3(2-3)
圧着端子の最大取付個数	2個	推奨締付トルク	0.6~1.0Nm
重量	約6.5g	入数	2個

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.