
 


品番：EA940DH-107

品名：125V/6A 2極双投/トグルスイッチ

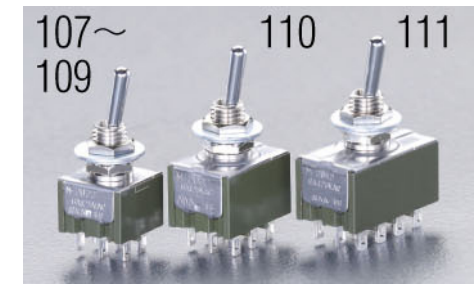

販売価格	705円(税抜)／ 776円(税込)		
カタログ価格	705円(税抜)／776円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/14 19:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



※本カタログのスイッチは、基本型以上の仕様スイッチとして
記載されています。この型番のスイッチは、本型番のスイッチ
と同等です。また、スイッチには二通りの動作の機構
があり、一部型番は二通りの動作とすることができ、
必要に応じてスイッチの動作を変更することができます。
詳しくはタイプ別仕様書をご覧ください。

仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	M-2022
パネルカット	6.5mm	端子形状	ハンダ端子
接点容量	6A 125V AC 3A 250V AC 4A 30V DC	接触抵抗	10mΩ 以下
スイッチ特性のくゝはモメンタリになります。			
極数	2極双投	スイッチ特性	ON-ON

代替品

	品番	EA940DH-107A
	コメント	変更点:機械的開閉耐久性

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.