


品番：EA940DH-212

品名：125V/15A 単極双投/トゲルスイッチ(防水型)

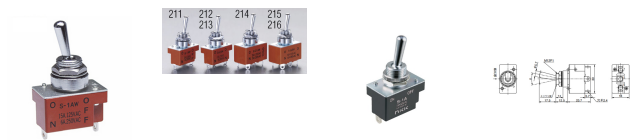

販売価格	1,270円(税抜)／1,397円(税込)		
カタログ価格	1,270円(税抜)／1,397円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/24 04:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1194ページ		



仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	S-2AW
接点容量	15A 125V AC 6A 250V AC 20A 30V DC	極数	単極双投
スイッチ特性	ON-ON	操作部形状	レバー形
端子部形状	はんだ端子	パネル取付方法	ねじ取付け
パネルカット	φ12.5mm	取付可能パネル厚目安	最大4mm
接触抵抗	10mΩ以下	使用温度範囲	-30～70℃
付加機能: パネルシール			
・レバー下降防止機構 ・耐オゾン、耐寒性に配慮			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.