

 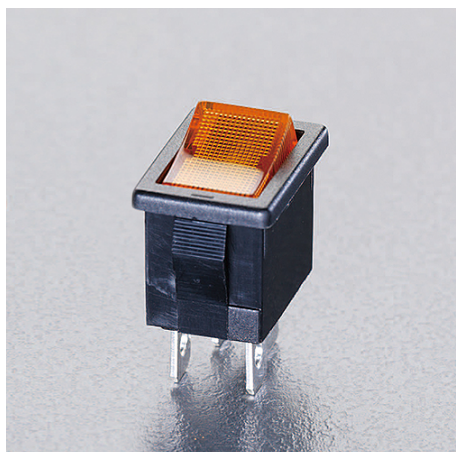
 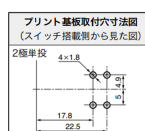
 
 



品番：EA940DH-403

品名：125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(黄)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 415円(税抜) / 457円(税込) | | |
| カタログ価格 | 415円(税抜) / 457円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/04/14 01:36現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1194ページ | | |

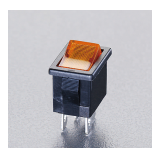

仕様

| | | | |
|--------------------------|---|--------|--------------------------|
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | CW-SB21NYKZYEF |
| 用途 | 通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器などに | 定格容量 | 9A 125V AC 6A 250V AC |
| 極数 | 2極単投 | スイッチ特性 | ON-OFF |
| 操作部形状 | ロッカ形 | 端子部形状 | タブ端子 |
| パネルカット | 19.2×12.9mm | パネル厚 | 0.75~2.00mm |
| ネオン球 | 黄 | 接触抵抗 | 20mΩ以下 |
| 使用温度範囲 | -10~50℃ | | |
| ネオン球全面照光ロッカースイッチ | | | |
| ・安定抵抗内蔵タイプ ・スナップイン取付け | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

