


品番 : EA940DH-431

品名 : 125V/10A 単極单投/ロッカースイッチ(TV-51 適合)

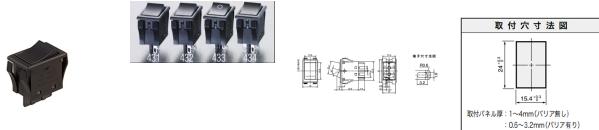

販売価格	580円(税抜)／638円(税込)		
カタログ価格	580円(税抜)／638円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/17 20:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1239ページ		



## 仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	JW-M11RKK
用途	通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器などに	定格容量	10A 125V AC 10A 250V AC
極数	単極单投	スイッチ特性	ON-OFF
操作部形状	ロッカ形	端子部形状	はんだ端子、タブ端子
パネル取付方法	スナップイン	パネルカット	24×15.4mm
パネル厚	最大4mm	接触抵抗	10mΩ以下
使用温度範囲	-25~70°C		

全モールドロッカスイッチ

付加機能:TV-5適合

- ・防塵構造
- ・バウンス低減機構
- ・強制開離機構

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.