
 


品番 : EA940DH-466

品名 : 125V/15A 2極双投/ロッカースイッチ

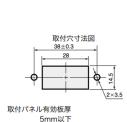

販売価格	1,320円(税抜) / 1,452円(税込)		
カタログ価格	1,320円(税抜) / 1,452円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/16 05:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1239ページ		



取付六寸法
39±0.3
28
12.5
12.5

取付バネ孔直径
5mm以下

取付六寸法
39±0.3
28
12.5
12.5

取付バネ孔直径
5mm以下

仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	SW-3008A
定格容量	15A 125V AC 6A 250V AC 15A 30V DC	極数	2極双投
スイッチ特性	〈ON〉-OFF-〈ON〉	操作部形状	ロッカ形
端子部形状	はんだ端子	動作方法	モメンタリ形
パネル取付方法	ねじ取付け	パネルカット	28×14.5mm
パネル厚	最大5mm	接触抵抗	10mΩ以下
使用温度範囲	-10~70°C		

スイッチ特性の〈 〉は、モメンタリになります。

- ・操作部表示:なし(彫刻可能な材質を使用)
- ・特殊な端子加締方式:二重固定加締
- ・内部機構:シーソー方式
- ・特殊銀合金の接点

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

