
 


品番：EA940DL-17

品名：250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー

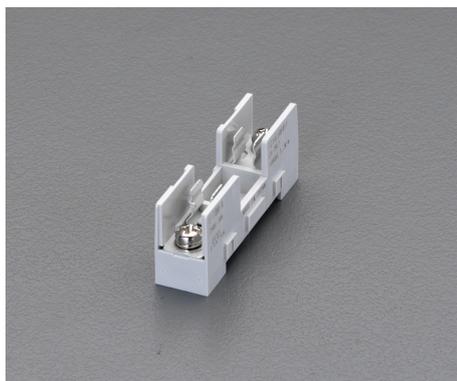

販売価格	540円(税抜) / 594円(税込)		
カタログ価格	540円(税抜) / 594円(税込)		
在庫数	最新在庫: 31 (2026/05/16 03:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1184ページ		



#### 仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	F-700-A
定格電圧	250V・10A	絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
耐電圧	AC2000V(1分間)	適合ヒューズ管	φ6.4×30mm φ6.35×30mm φ6.35×31.8mm
端子金具	ねじ締付端子 (M4×8セムスねじ)	端子ねじ締付トルク	1.2N・m
適合レール(DINレール)	トップハット形 幅35mm	サイズ	57×14×23mm
連結して多極化することができます(横型連結式)			
ヒューズホルダーカバー別売 (EA940DL-22・EA944DL-27・EA944DL-32)			
RoHS対応品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.