


品番 : EA940DL-17

品名 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー

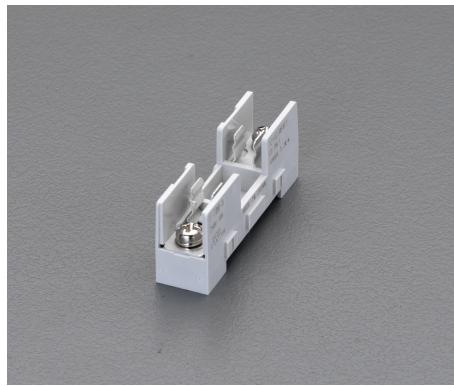

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 750円(税抜)／825円(税込) | | |
| カタログ価格 | 750円(税抜)／825円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 38 (2025/12/15 01:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1229ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|-----------------------|-----------|--|
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | F-700-A |
| 定格電圧 | 250V・10A | 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC2000V(1分間) | 適合ヒューズ管 | φ 6.4×30mm φ 6.35×30mm φ 6.35×31.8mm |
| 端子金具 | ねじ締付端子 (M4×8セムスねじ) | 端子ねじ締付トルク | 1.2N·m |
| 適合レール(DINレール) | トップハット形 幅35mm | サイズ | 57×14×23mm |
| 連結して多極化することができます(横型連結式) | | | |
| ヒューズホルダーカバー別売 (EA940DL-22・EA944DL-27・EA944DL-32) | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.