 



品番：EA940DL-86

品名：250V/15A[6.4x30mm] ヒューズホルダ - (横型連結)



販売価格	1,260円(税抜) / 1,386円(税込)		
カタログ価格	1,260円(税抜) / 1,386円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/04/05 13:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1184ページ		

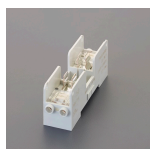

仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	F-750
適合ヒューズ管	φ 6.4mm×30mm φ 6.35mm×30mm φ 6.35mm×31.8mm	定格	250V・15A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC2000V (1分間)
端子金具	スクリューレス端子	材質	PBT (UL94V-0)
取付ねじ締付けトルク	1.0N・m (M4ねじ、平ワッシャー使用時)		
DINレール(35mm)取付可			
連結して多極化することができます(横型連結式)			
軟銅線の単線、撚線、フェルルール端子が使用できます			
渡り配線可能			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

