


品番：EA940DL-95

品名：250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー-(筒型)

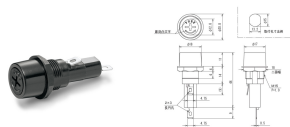

販売価格	980円(税抜)／1,078円(税込)		
カタログ価格	980円(税抜)／1,078円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2025/06/25 10:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1230ページ		



仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	F-130
適合ヒューズ管サイズ	φ 6.4×30mm φ 6.35×30mm φ 6.35×31.8mm	定格	250V・10A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC2000V (1分間)
端子金具	はんだ付け兼用187タブ端子 (厚みt: 0.5mm)	取付板厚	5.0mm(最大)
ナット締付け強度	1.2N・m	ナット二面幅	18mm
キャップ締付けトルク	0.4N・m(最大)	材質	本体:フェノール(UL94V-0) ツマミ:PBT (UL94V-0)
ねじ式つまみ			
感電防止型			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.