


品番：EA940DL-97

品名：300V/25A[6.4x30mm] ヒューズホルダー-(筒型)



販売価格	1,100円(税抜)／1,210円(税込)		
カタログ価格	1,100円(税抜)／1,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2024/05/14 12:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1246ページ		

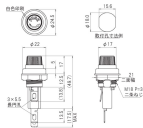

仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	F-450
適合ヒューズ管サイズ	φ 6.4×30mm φ 6.35×30mm	定格	300V・25A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC2000V (1分間)
端子金具	はんだ付け兼用250タブ端子 (t0.8)	取付板厚	3.0mm(最大)
ナット締付け強度	1.4N・m	ナット二面幅	21mm
材質	本体:フェノール(UL94V-0) ツマミ:PBT (UL94V-0)		
ねじ式つまみ			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.