



品番：EA940DM-112A

品名：2極[DC300V/10A] スクリューレス端子台

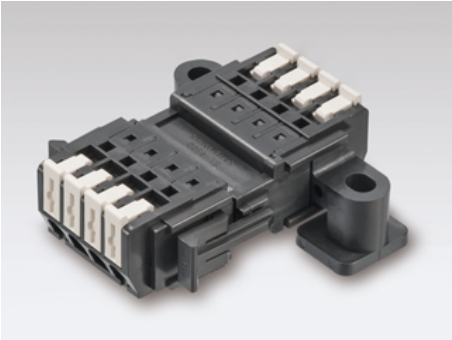

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,240円(税抜)／1,364円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,240円(税抜)／1,364円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/06/08 19:51現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |

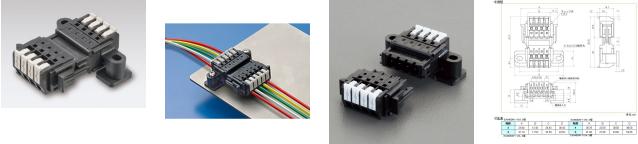

仕様

|              |                                                                                   |        |                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| メーカー         | サトーパーツ                                                                            | 型番     | SL-4500-ASH-2PB                       |
| 極数           | 2P                                                                                | 定格     | DC300V・10A                            |
| 絶縁抵抗         | DC500V、100MΩ以上                                                                    | 耐電圧    | AC2000V(1分間)                          |
| 総合接触抵抗 (初期値) | 30mΩ以下                                                                            | 定格適合電線 | 単線: φ1.2mm<br>撚線: 1.25mm <sup>2</sup> |
| 使用可能電線範囲     | 単線: φ0.4mm～1.6mm<br>撚線: 0.2mm <sup>2</sup> ～2.0mm <sup>2</sup><br>(素線径 φ0.18mm以上) | 標準剥き線長 | 10mm                                  |
| 端子間ピッチ       | 5.08mm                                                                            | 主絶縁材   | 本体: ナイロン66<br>ボタン: 変性PPE              |
| サイズ          | 26.62(W)×50.5(D)×16.0(H)mm                                                        | 推奨適合工具 | マイナスドライバー (ボタンを押し込める物なら何でも可)          |
| 2ピース端子台      |                                                                                   |        |                                       |
| ボタンロック機構     |                                                                                   |        |                                       |
| チェック孔あり      |                                                                                   |        |                                       |
| RoHS対応品      |                                                                                   |        |                                       |

代替品



**品番**      EA940DM-102A

**コメント**    仕様をご確認ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号   06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.