


品番：EA940DM-124

品名：スクリーレス端子台(連結用/赤)

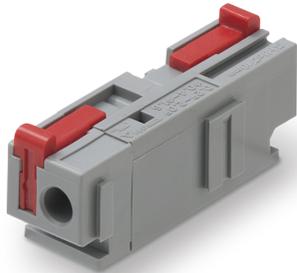

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 220円(税抜) / 242円(税込) | | |
| カタログ価格 | 220円(税抜) / 242円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 15 (2026/03/24 19:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1187ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|----------|--|
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | ML-7000-R |
| 極数 | 1極 | 定格 | 300V・10A |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 | 耐電圧 | AC2000V(1分間) |
| 定格適合電線 | 単線: φ1.2mm 撚線: 1.25mm ² (素線径 φ0.18mm以上) | 使用可能電線範囲 | 単線: φ0.4mm～φ1.6mm 撚線: 0.2mm ² ～2.0mm ² (素線径 φ0.18mm以上) |
| 標準剥き線長 | 10mm | 主絶縁材 | 本体:ナイロン66 ボタン:PPE |
| 色 | 赤 | サイズ | 10×30×11.5(H)mm |
| 推奨適合工具 | マイナスドライバー(ボタンを押し込める物なら何でも可) | | |

側面にある凹凸部を利用して連結が可能。
※連結時ピッチ:9.2mm

連結させることで、多極化できます。

1極2線式

ボタンロック機構

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.