
 


品番：EA940DM-163

品名：スクリーレス端子台(ハ° 祢用・連結/黄)

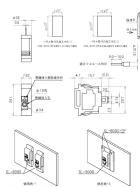

販売価格	350円(税抜) / 385円(税込)		
カタログ価格	350円(税抜) / 385円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/08 18:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	SL-8000-Y
極数	1極	定格	300V・10A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC2000V (1分間)
定格電流適合電線	単線: φ1.2mm 撚線: 1.25mm <sup>2</sup> (素線径 φ0.18mm以上)	使用可能電線範囲	単線: φ0.4mm~φ1.2mm 撚線: 0.2mm <sup>2</sup> ~1.25mm <sup>2</sup> (素線径 φ0.18mm以上) フェルール: 0.25mm <sup>2</sup> ~0.5mm <sup>2</sup>
標準剥き線長	9mm~10mm	取付板厚	0.8mm~2.0mm
主絶縁材	本体:ナイロン66(UL94V-0) ボタン:PPE(UL94V-0)	端子金具	187タブ(板厚0.5mm)兼用はんだ付け端子
ボタン色	黄	サイズ	7.62×25.9×24.1(H)mm
パネル貫通タイプ			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.