

 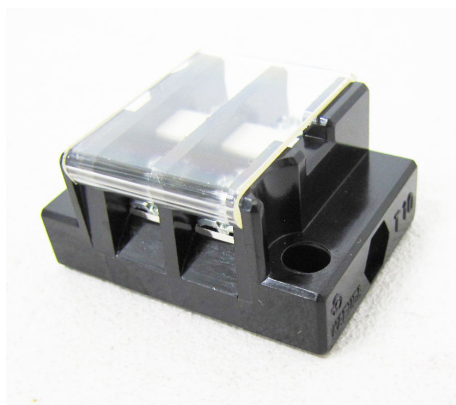


品番：EA940DM-2

品名：2極[250V/ 20A] 組端子台

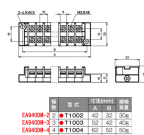

販売価格	365円(税抜) / 402円(税込)		
カタログ価格	365円(税抜) / 402円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/05 08:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1188ページ		



型番	寸法	適合電線	最大電流
EA940DM-2	T1002	0.75-2.0	10A
EA940DM-2	T1002	1.25-3.5	15A
EA940DM-2	T1002	2.0-3.5	20A
EA940DM-2	T1002	0.75-2.0	10A
EA940DM-2	T1002	1.25-3.5	15A
EA940DM-2	T1002	2.0-3.5	20A

## 仕様

メーカー	パトライト(春日電機)	型番	T1002
絶縁電圧	250V	適合電線と最大電流	0.75mm <sup>2</sup> :10A 1.25mm <sup>2</sup> :15A 2mm <sup>2</sup> :20A
極数	2	端子ねじ	M3.5×8
締付トルク	1.0~1.3N・m	適合圧着端子	1.25-3.5 2-3.5
ユニットサイズ	42×30×21(D)mm	取付ピッチ	32mm
重量	30g	難燃グレード	UL94HB
ねじ端子台(組式)			
セルフアップ式			
カバーと記名シール付き			
RoHS10対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

