
 
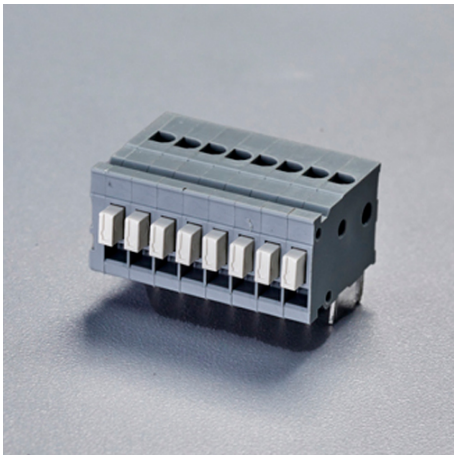


品番：EA940DM-208

品名：8極[ 50V/ 3A] スクリューレス端子台(基板用/白)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 545円(税抜)／ 600円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 545円(税抜)／600円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 25 (2026/02/26 08:13現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1187ページ                       |      |   |

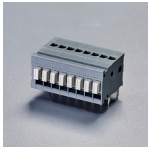

仕様

|            |                                                           |        |                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| メーカー       | サトーパーツ                                                    | 型番     | ML-700-NH-8P                                                        |
| 極数         | 8極                                                        | 定格     | 50V-3A                                                              |
| 絶縁抵抗       | DC500V、50MΩ以上                                             | 耐電圧    | AC1500V (1分間)                                                       |
| 定格適合電線     | 単線: φ0.65mm<br>撚線: 0.32mm <sup>2</sup><br>(素線径 φ0.12mm以上) | 使用可能電線 | 単線: φ0.32～0.65mm<br>撚線: 0.08～0.32mm <sup>2</sup><br>(素線径 φ0.12mm以上) |
| 標準剥き線長     | 9～10mm                                                    | 端子金具   | PC端子                                                                |
| 端子間ピッチ     | 2.54mm                                                    | サイズ(幅) | 21.82mm                                                             |
| サイズ(奥行×高さ) | 15.6×13.5mm                                               | 材質     | 本体: ナイロン66<br>ボタン: 変性PPE                                            |
| 推奨適合工具     | マイナスドライバー<br>(軸径 φ3mm、刃先幅2.6mm)                           |        |                                                                     |
| 基板用        |                                                           |        |                                                                     |
| チェック孔有     |                                                           |        |                                                                     |
| RoHS対応品    |                                                           |        |                                                                     |

