
 


品番 : EA940DM-228

品名 : 8極[ 50V/ 3A] スクリューレス端子台(基板用/白)

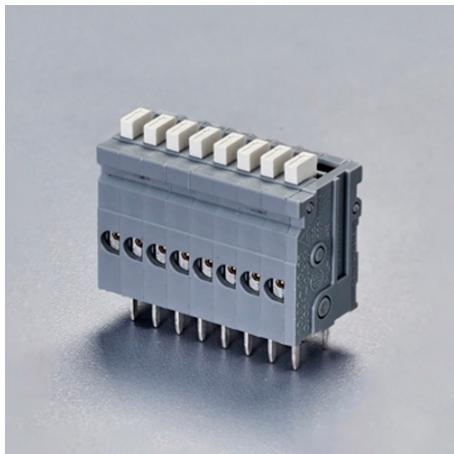

販売価格	580円(税抜) / 638円(税込)		
カタログ価格	580円(税抜) / 638円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2025/12/16 14:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1233ページ		



## 仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	ML-700-NV-8P
極数	8極	定格	50V-3A
絶縁抵抗	DC500V、50MΩ以上	耐電圧	AC1500V(1分間)
定格適合電線	単線: $\phi$ 0.65mm 撓線: 0.32mm <sup>2</sup> (素線径 $\phi$ 0.12mm以上)	使用可能電線	単線: $\phi$ 0.32~0.65mm 撓線: 0.08~0.32mm <sup>2</sup> (素線径 $\phi$ 0.12mm以上)
標準剥き線長	9~10mm	端子金具	PC端子
端子間ピッチ	2.54mm	サイズ(幅)	21.82mm
サイズ(奥行×高さ)	10×15.65mm	材質	本体: ナイロン66 ボタン: 変性PPE
推奨適合工具	マイナスドライバー(軸径 $\phi$ 3mm、刃先幅2.6mm)		

基板用

チェック孔有

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.