

 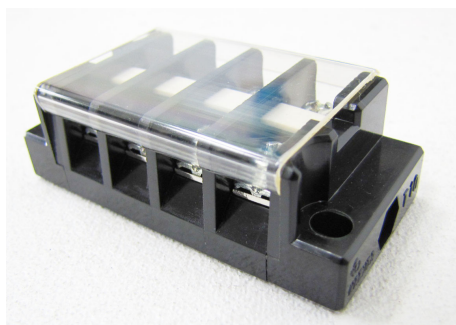
 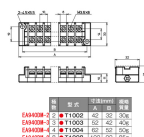


品番：EA940DM-4

品名：4極[250V/ 20A] 組端子台



販売価格	535円(税抜) / 589円(税込)		
カタログ価格	535円(税抜) / 589円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/04/05 08:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1188ページ		



品番	形式	適用電線径	最大電流
EA940M-2	T1000	0.75-2.0	10A
EA940M-3	T1000	1.25-2.5	15A
EA940M-4	T1004	1.25-3.5	20A
EA940M-5	T1006	1.00-3.0	25A

仕様

メーカー	パトライト(春日電機)	型番	T1004
絶縁電圧	250V	適合電線と最大電流	0.75mm ² :10A 1.25mm ² :15A 2mm ² :20A
極数	4	端子ねじ	M3.5×8
締付トルク	1.0~1.3N・m	適合圧着端子	1.25-3.5・2-3.5
ユニットサイズ	62×30×21(D)mm	取付ピッチ	52mm
重量	50g	難燃グレード	UL94HB
ねじ端子台(組式)			
セルフアップ式			
カバーと記名シール付き			
RoHS10対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.