


品番 : EA940DM-68


品名 : 8極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台(中継用)

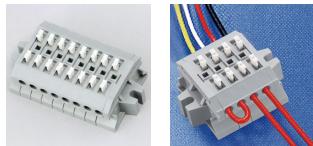

販売価格	1,400円(税抜) / 1,540円(税込)		
カタログ価格	1,400円(税抜) / 1,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2025/12/17 03:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1233ページ		



○—○  
1極あたり2線接続です。

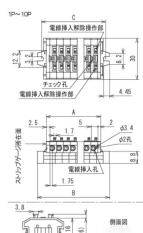

### 仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	ML-1700-A-8P
極数	8極	定格	300V・10A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC2000V(1分間)
定格適合電線	単線: φ1.2mm 撲線: 1.25mm <sup>2</sup>	使用可能電線	単線: φ0.4~1.2mm 撲線: 0.3~1.25mm <sup>2</sup> (素線径 φ0.18mm以上)
標準剥き線長	10mm	端子間ピッチ	5mm
材質	本体: ナイロン66 ボタン: 変性PPE	サイズ(幅)	57.5mm
サイズ(奥行×高さ)	30×18.6mm	推奨適合工具	マイナスドライバー(軸径 φ3mm、刃先幅2.6mm) ※ボタンを押し込める物なら何でも可

中継型

1極2線式

チェック孔有

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.