

 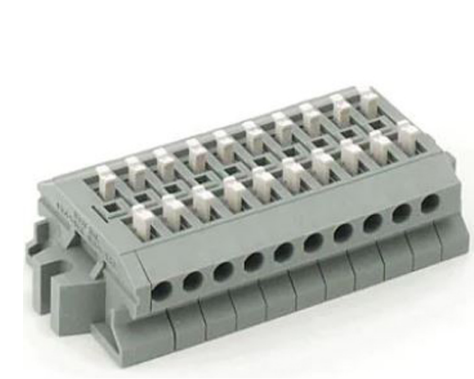
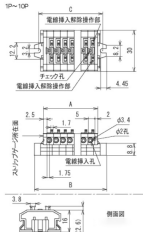


品番：EA940DM-70

品名：10極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台(中継用)



販売価格	1,730円(税抜)／1,903円(税込)		
カタログ価格	1,730円(税抜)／1,903円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/05/11 00:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1233ページ		

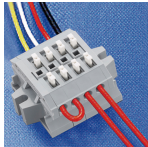

仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	ML-1700-A-10P
極数	10極	定格	300V・10A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC2000V (1分間)
定格適合電線	単線: φ1.2mm 撚線: 1.25mm ²	使用可能電線	単線: φ0.4～1.2mm 撚線: 0.3～1.25mm ² (素線径 φ0.18mm以上)
標準剥き線長	10mm	端子間ピッチ	5mm
材質	本体:ナイロン66 ボタン:変性PPE	サイズ(幅)	67.5mm
サイズ(奥行×高さ)	30×18.6mm	推奨適合工具	マイナスドライバー (軸径 φ3mm、刃先幅2.6mm) ※ボタンを押し込める物なら何でも可
中継型			
1極2線式			
チェック孔有			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.