
 
 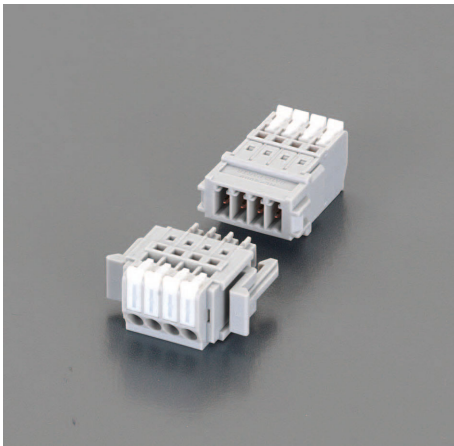


品番：EA940DM-74A

品名：DC300V/5A スクリューレス端子台(4P)



販売価格	2,420円(税抜)／2,662円(税込)		
カタログ価格	2,420円(税抜)／2,662円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2025/12/17 09:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1233ページ		



仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	SL-4000-AS-4PGY
極数	4極	定格	DC300V・5A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC2000V(1分間)
総合接触抵抗(初期値)	30mΩ以下	定格適合電線	単線:φ0.8mm 撚線:0.5mm ² (素線径φ0.18mm以上)
使用可能電線範囲	単線:φ0.4～1.2mm 撚線:0.2～1.25mm ² (素線径φ0.18mm以上)	標準剥き線長	9mm
端子間ピッチ	3.81mm	材質	本体:ナイロン66 ボタン:変成PPE
サイズ	30.43(W)×47.5(D)×14.7(H)mm	推奨適合工具	マイナスドライバー (ボタンを押し込める物なら何でも可)
2ピース端子台			
ボタンロック機構			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

