



品番：EA940DM-84

品名：4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台

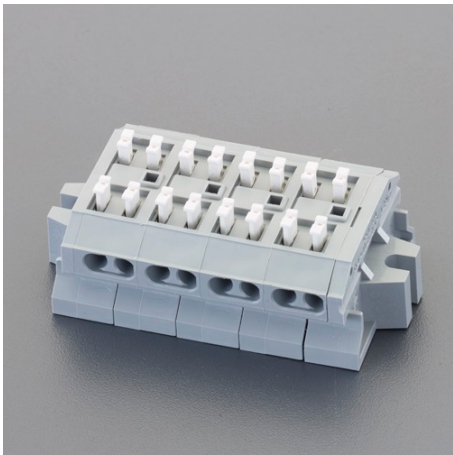

販売価格	1,220円(税抜)／1,342円(税込)		
カタログ価格	1,220円(税抜)／1,342円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/08 00:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

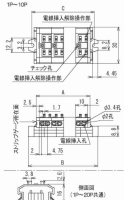

モデルチェンジ内容 24/02/05 ●ボタン色が黒から白に変わりました。(No.55 1115)

仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	ML-1700-B-4P
極数	4極	定格	300V・10A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC2000V(1分間)
定格適合電線	単線: φ 1.2mm 撚線: 1.25mm ²	使用可能電線範囲	単線: φ 0.4mm～1.2mm 撚線: 0.3mm ² ～1.25mm ² (素線径 φ 0.18mm以上)
標準剥き線長	10mm	端子間ピッチ	5mm
材質	本体:ナイロン66 ボタン:変性PPE	サイズ(幅)	57.5mm
サイズ(奥行×高さ)	30×18.6mm	推奨適合工具	マイナスドライバー (ボタンを押し込める物なら何でも可)
中継型			
1極4線式			
チェック孔あり			
UL規格取得			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.