


品番：EA940DN-35B

品名：DC24V/150W スイッチングパワーサプライ

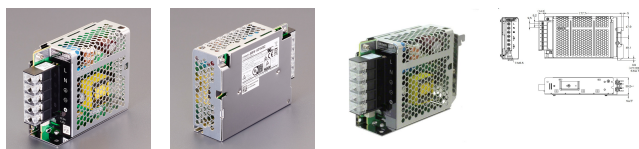

販売価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/02 22:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1190ページ		



#### 仕様

メーカー	オムロン (omron)	型番	S8FS-G15024CD-500
出力容量	150W	出力電圧	DC24V
入力電圧	AC100~240V	高さ(H)	100.9mm
入出力接続	端子台	端子台タイプ	ねじ端子
効率	87% typ. (AC100V入力時) 89% typ. (AC200V入力時) 90% typ. (AC230V入力時)	入力電圧許容変動範囲	AC85~264V (単相) DC80~370V
周波数	50/60Hz (47~450Hz)	入力電流	3A typ. (AC100V入力時) 1.8A typ. (AC200V入力時)
リーク電流	0.5mA以下(AC100V入力時) 1mA以下(AC200V入力時)	突入電流	14A typ. (25°Cコールドスタートにて) (AC100V入力時) 28A typ. (25°Cコールドスタートにて) (AC200V入力時)
過電流保護	有、自動復帰	過電圧保護	有、電断復帰
過熱保護	無	直列運転	可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)
並列運転	不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)	出力表示灯	有(色:緑)
リモートセンシングリ	無	耐電圧	(入力端子一括)と(出力端子一括)

モートコントロール			間: AC3kV 1min カットオフ電流 20mA (入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min カットオフ電流20mA (出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min カットオフ電流20mA
絶縁抵抗	(出力端子一括)と(入力端子一括・PE) 間: 100MΩ以上 DC500V	耐振動	10~55Hz 最大4.5G 片振幅 0.375mm 3方向 各2h
標高	3000m	使用範囲温度	-20~70°C(0~90%)
保存温度	-25~75°C(0~90%)	期待寿命	10年以上 (定格入力、50%負荷率、 周囲温度+40°C以下、標準取りつけ状 態にて)
冷却方式	冷却ファン 無	出力保持時間	10mstyp. (AC100V入力時) 55mstyp. (AC200V入力時)
出力電流	6.5A	リップルノイズ電圧	110mV(p-p)以下 AC100~240V 入力時
入力変動	0.5%以下	負荷変動	1%以下
周囲温度変動	0.05%/°C以下	起動時間	1,000ms以下(AC100V入力時) 1,000ms以下(AC200V入力時)
質量	約500g		
DINレール取付タイプ			
カバー付きタイプ			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.