


品番：EA940DP-131

品名：M 3 / 5A スタークリップ

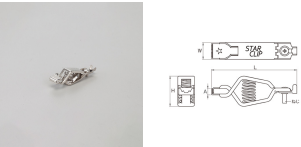

販売価格	475円(税抜)／ 523円(税込)		
カタログ価格	475円(税抜)／523円(税込)		
在庫数	最新在庫: 102 （2026/03/26 22:51現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1178ページ		



仕様

メーカー	中発販売	型番	SC-5A
商品名	スタークリップ	定格	5A
全長(mm)	52	サイズ(mm)	A:13、L:52、H:15、W:11
最大開口	13mm	ねじサイズ	M3×5
材質	黄銅	耐電圧	AC1000V(1分間)
荷重(圧力)	くわえる力:6.6N 口を全開にするために必要な力:26.9N (※参考値)	重量	8g
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。			
電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。 ※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。			
クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。			