



品番：EA940DP-714

品名：Y形端子 変換アダプター(黄)

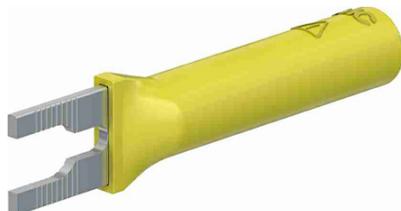

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 170円(税抜) / 187円(税込) | | |
| カタログ価格 | 170円(税抜) / 187円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/05/24 06:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1178ページ | | |

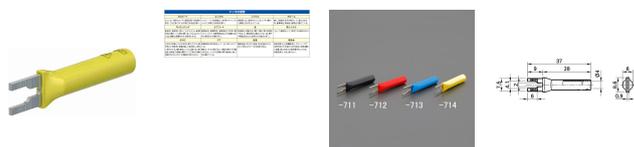

仕様

| | | | |
|--|------|-------|--------------------------|
| 定格電流 | 20A | 定格電圧 | 1000 V、CAT II |
| 色 | 黄 | 適合プラグ | φ4mm |
| 全長 | 37mm | 材質 | 真鍮製 (表面処理: Ni、基材CuZn) |
| 絶縁タイプ | | | |
| IEC EN 61010-031に準拠 | | | |
| 端子フォーク部は1回に限り90°に曲げられます。 | | | |
| ネジ端子接続用 | | | |
| ※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.