


品番：EA940DP-773

品名：φ4mm バナナプラグ(スタック接続/青)

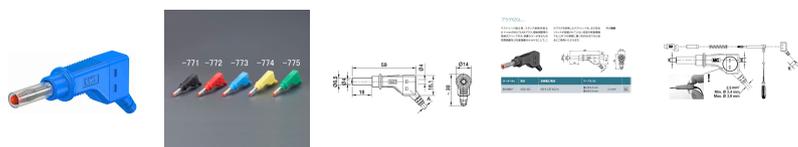

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 965円(税抜) / 1,062円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 965円(税抜) / 1,062円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/04/29 11:26現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1180ページ                      |      |   |



#### 仕様

|       |                      |        |                            |
|-------|----------------------|--------|----------------------------|
| 定格電圧  | 600V、CAT II          | 定格電流   | 32A                        |
| 適合プラグ | φ4mm                 | ケーブル外径 | φ3.4~3.9mm                 |
| 適用電線  | 2.5mm <sup>2</sup>   | 全長     | 59mm                       |
| 色     | 青                    | 結線方法   | ねじ止め式                      |
| 材質    | 表面処理: Ni<br>基材: CuZn | 適合     | EA940DP-571~-575、-581~-585 |

テストリード組立用

スタック接続可能なφ4mmのバナナプラグです。

接触保護用の格納式スリーブ付

IEC EN 61010-031に準拠

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)

※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

