


品番 : EA940DY-21

品名 : 92x 92mm/25mm(AC100V) ファン



販売価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
カタログ価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 07:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1247ページ		

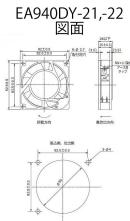

#### 仕様

メーカー	山洋電気	型番	109S091
フレームサイズ(角径)	92mm	厚さ	25mm
材質	フレーム:アルミニウム 羽根:樹脂	定格電圧	100V
使用電圧範囲	90~110V	周波数	50/60Hz
拘束電流	50Hz:0.13A 60Hz:0.12A	定格電流	50Hz:0.1A 60Hz:0.09A
定格入力	50Hz:8W 60Hz:7W	定格回転速度	50Hz:2700rpm 60Hz:3100rpm
最大風量	50Hz:0.95m <sup>3</sup> /min 60Hz:1.10m <sup>3</sup> /min	最大静圧	50Hz:39.2Pa 60Hz:49.0Pa
音圧レベル	50Hz:35dB 60Hz:38dB	使用温度範囲	-30~+60°C
期待寿命	25000時間	重量	290g

PWMコントロール機能なし

リブなし

UL規格、CSA規格

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.