


品番 : EA940DY-22

品名 : 92x 92mm/25mm(AC200V) ファン



販売価格	5,600円(税抜) / 6,160円(税込)		
カタログ価格	5,600円(税抜) / 6,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/19 07:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1247ページ		

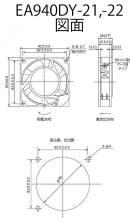

仕様

メーカー	山洋電気	型番	109S092
フレームサイズ(角径)	92mm	厚さ	25mm
材質	フレーム:アルミニウム 羽根:樹脂	定格電圧	200V
使用電圧範囲	180~220V	周波数	50/60Hz
拘束電流	50Hz:0.08A 60Hz:0.08A	定格電流	50Hz:0.07A 60Hz:0.06A
定格入力	50Hz:11W 60Hz:10W	定格回転速度	50Hz:2700rpm 60Hz:3100rpm
最大風量	50Hz:0.95m ³ /min 60Hz:1.10m ³ /min	最大静圧	50Hz:39.2Pa 60Hz:49.0Pa
音圧レベル	50Hz:35dB 60Hz:38dB	使用温度範囲	-30~+60°C
期待寿命	25000時間	重量	290g

PWMコントロール機能なし

リブなし

UL規格、CSA規格

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.