

品番 : EA940DY-32


品名 : 120x120mm/25mm(AC200V) ファン



販売価格	5,480円(税抜) / 6,028円(税込)		
カタログ価格	5,480円(税抜) / 6,028円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 16:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1247ページ		



EA940DY-31,-32
図面

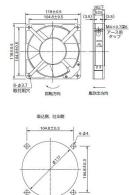

仕様

メーカー	山洋電気	型番	109S088
フレームサイズ(角径)	120mm	厚さ	25mm
材質	フレーム:アルミニウム 羽根:樹脂	定格電圧	200V
使用電圧範囲	180~220V	周波数	50/60Hz
拘束電流	50Hz:0.1A 60Hz:0.09A	定格電流	50Hz:0.08A 60Hz:0.07A
定格入力	50Hz:13.5W 60Hz:12W	定格回転速度	50Hz:2500rpm 60Hz:2900rpm
最大風量	50Hz:1.95m ³ /min 60Hz:2.3m ³ /min	最大静圧	50Hz:48Pa 60Hz:51.9Pa
音圧レベル	50Hz:38dB 60Hz:41dB	使用温度範囲	-30~+60°C
期待寿命	25000時間	重量	370g

PWMコントロール機能なし

リブなし

UL規格、CSA規格

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.