

品番：EA940DY-33


品名：120x120mm/38mm(AC100V) ファン



販売価格	4,570円(税抜) / 5,027円(税込)		
カタログ価格	4,570円(税抜) / 5,027円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/12 20:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1201ページ		



EA940DY-33,-34  
図面

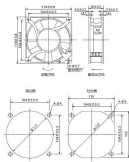

#### 仕様

メーカー	山洋電気	型番	109S005
フレームサイズ(角径)	120mm	厚さ	38mm
材質	フレーム:アルミニウム 羽根:樹脂	定格電圧	100V
使用電圧範囲	90~110V	周波数	50/60Hz
拘束電流	50Hz:0.25A 60Hz:0.22A	定格電流	50Hz:0.18A 60Hz:0.16A
定格入力	50Hz:14W 60Hz:12W	定格回転速度	50Hz:2700rpm 60Hz:3100rpm
最大風量	50Hz:2.35m <sup>3</sup> /min 60Hz:2.7m <sup>3</sup> /min	最大静圧	50Hz:55.9Pa 60Hz:65.7Pa
音圧レベル	50Hz:40dB 60Hz:43db	使用温度範囲	-30~+60℃
期待寿命	25000時間	重量	550g

PWMコントロール機能なし

リブなし

UL規格、CSA規格

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.